


品番：EA814AL-3B

品名：AC100V/ 7.3W 作業灯/LED(コード 5.0m)

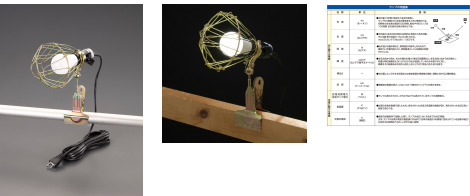

販売価格	3,050円(税抜)／ 3,355円(税込)		
カタログ価格	3,050円(税抜)／ 3,355円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/05/12 23:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2103ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	ILW-85GC3
電源 (50/60Hz)	AC100V		
屋内型			
電球	LED球	口金サイズ	E26
消費電力	7.3W	光温度	約5000K (昼白色相当)
明るさ	810ルーメン	電線仕様	VCTFK0.75mm ² ×心
配光角	220°	クランプ範囲	60mm
サイズ	125×140×300(H)mm	重量	680g
消費電力が少なく、省エネで長寿命(約40000時間)			
広い範囲をしっかりと照らす約220°の広配光			
強力クリップで取付も簡単。角度も自在に調節できます。			
連結ソケット付きなので、電源ひとつで複数連結が可能です。			
建築・工事現場の作業用に。車庫・倉庫に。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.