
品番: EA814AM-55A

品名: AC100V/52W 作業灯/LED(コード5m)

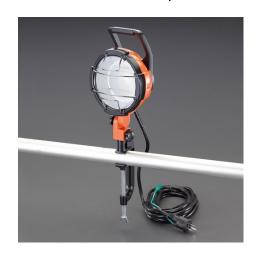

販売価格	<b>14,400円</b> (税抜)/15,840円(税込)				
カタログ価 格	14,400円(税抜)/15,840円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>7</b> (2025/11/27 14:56現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	2099ページ				





























## 仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	LWT-5500C		
電源	AC100V(50/60Hz)	電球	LED球		
電線仕様	VCT0.75m㎡×3心	防水性能	IP65		
色温度	6,500K	演色性	Ra83		
電球	52W	材質	本体、ハンドル:アルミダイカスト 表面カバー:ポリカーボネート 保護ワイヤー:ステンレス		
コード長	5m	明るさ	5,500ルーメン		
クランプ範囲	90mm	サイズ	170(W)×116(D)×467(H)mm		
重量	2.6kg	設計寿命	40,000時間		
光源色	昼光色	設置場所	屋内、屋外		
配光角	110°	定格入力電流	0.550A		
ナ <u>型塩性の連乳を連絡では</u> しても状況中に見なる。					

大型物件の建設や建築現場の内装照明に最適です。

配光角110°で広範囲に照らせます。

クランプと床置用ベース (EA814AM-100)を交換することで、置き型投光器として使用できます。
アース付端子折れプラグ
屋外防雨型
固定して空間全体を広く明るく照らすLEDクランプライトです。

◇長寿命

◇省電力

製品寿命が長いから、買い替えや交換の手間が少ない。

消費電力が少ないから、ひとつの発電機でたくさん使える。

◇快適なあかり 昼光色だから作業がしやすい。 すがすがしいさわやかな光色。

◇虫がよりにくい LED特融の光の波長で虫が寄りにくい。

◇熱くなりにくい 白熱球に比べ光線に熱が少なく 夏場や閉ざされた空間でも快適。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.