
 


品番：EA814DG-11

品名：AC100・200V兼用/100W 作業灯LED(コト` 5.0m)

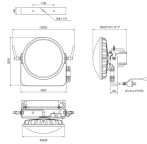

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 83,600円(税抜) / 91,960円(税込) | | |
| カタログ価格 | 83,600円(税抜) / 91,960円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/20 18:16現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 2050ページ | | |



17,800
ルーメン

カタログ訂正

26/05/27 サイズの訂正。誤: 286x208x309(H)mm、正: 290x217x309(H)mm(No.57 9025)

仕様

| | | | |
|--------|-------------------------|--------|----------------------------|
| メーカー | 日動工業 | 型番 | L100V2-D-HMW-50K-N |
| 定格光束 | 17800lm | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
| 定格電流 | 1.0A | 入力電圧範囲 | AC90~125V |
| 消費電力 | 102W | 消費効率 | 174.5lm/W |
| 電線長 | 5m | 電線 | VCT 0.75m ² ×3芯 |
| アース | あり | 入力プラグ | ポッキンプラグ |
| 保護機能 | サージプロテクター | サージ耐圧 | ライン間: 6KV 対アース間: 15KV |
| 電球 | LED球 | 1m照度 | 4970Lx |
| ビーム角 | 1/10: 160度 1/2: 120度 | 演色性 | Ra70 |
| 光色 | 昼白色 | 色温度 | 5000K |
| 球寿命 | 60000時間 | 防水規格 | IP65 |
| 使用環境温度 | -10~50℃ | サイズ | 290(W)×217(D)×309(H)mm |
| 重量 | 6.3kg | 付属品 | M10×25六角ボルトナットセット×2 |

水銀灯400Wクラスの明るさ!作業用LED投光器

屋内・屋外兼用型

電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。

プラグを交換すれば200Vで使用可能です。

別売の保護カバー(EA814DG-31)を使用することで、万一の衝撃から守ることができます。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.