


品番 : EA814DG-13

品名 : AC100・200V兼用/200W 作業灯LED(コト` 5.0m)

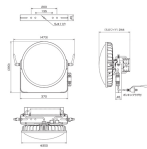

販売価格	140,800円(税抜) / 154,880円(税込)		
カタログ価格	140,800円(税抜) / 154,880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/20 18:16現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2050ページ		



カタログ訂正

26/05/27 サイズの訂正。誤:370x230x390(H)mm、正:370x244x390(H)mm(No.57 9025)

### 仕様

メーカー	日動工業	型番	L200V2-D-HMW-50K-N
定格光束	33500lm	電源	AC100V(50/60Hz)
定格電流	2.1A	入力電圧範囲	AC90~125V
消費電力	208W	消費効率	161.0lm/W
電線長	5m	電線	VCT 0.75m <sup>2</sup> ×3芯
アース	あり	入力プラグ	ポッキンプラグ
保護機能	サージプロテクター	サージ耐圧	ライン間:6KV 対アース間:15KV
電球	LED球	1m照度	10500Lx
ビーム角	1/10:190度 1/2:120度	演色性	Ra70
光色	昼白色	色温度	5000K
球寿命	60000時間	防水規格	IP65
使用環境温度	-10~50℃	サイズ	370(W)×244(D)×390(H)mm
重量	9.2kg	付属品	M10×25六角ボルトナットセット×2

水銀灯1000Wクラスの明るさ!作業用LED投光器

屋内・屋外兼用型

電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。

プラグを交換すれば200Vで使用可能です。

別売の保護カバー(EA814DG-32)を使用することで、万一の衝撃から守ることができます。

RoHS対応品

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.