
 


品番 : EA814EC-21

品名 : [充電式] 作業灯/LED

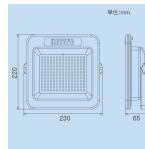

販売価格	18,000円(税抜) / 19,800円(税込)		
カタログ価格	18,000円(税抜) / 19,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/06 13:42現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2051ページ		



仕様

メーカー	ハタヤリミテッド(HATAYA)	型番	LWK-10
商品名	LEDケイ・ライト	用途	屋内・屋外現場の作業灯として
仕様	・屋外用防雨型 ・スタンドタイプ	明るさ	700ルーメン
連続点灯	約6時間	光源	10W LED(180個)
電源	・リチウムイオンバッテリー(7.4V/6, 600mAh) ・AC100V	充電時間	約8時間
防塵・防水規格	IP44	サイズ	230(W)×65(D)×220(H)mm
重量	1.2kg	付属品	ACアダプター(コード長:2m)

充電式でどこでも使えるLEDライト

バッテリー残量表示ランプ付きのためバッテリー残量の確認ができます。

AC電源を使用して充電または点灯する場合は必ず屋内の水やホコリがかからない場所で行ってください。

長時間使用しない時は最低2~3か月に1回、必ず充電してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

