


品番：EA814EC-23

品名：[充電式] 作業灯/LED(バ イス付)

				販売価格	25,300円(税抜)／ 27,830円(税込)		
				カタログ価格	25,300円(税抜)／27,830円(税込)		
				在庫数	最新在庫: 0 (2025/10/03 12:02現在)		
				商品入数	1	販売単位	台
				カタログページ			

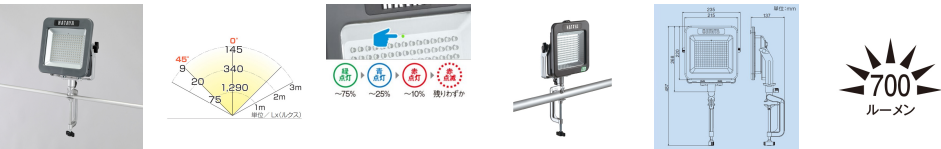

仕様

メーカー	ハタヤリミテッド (HATAYA)	型番	LWK-10V
商品名	LEDケイ・ライト	用途	屋内・屋外現場の作業灯として
仕様	・屋外用防雨型 ・バイス付アームタイプ	明るさ	700ルーメン
連続点灯	約6時間	電球	10W LED(180個)
電源	・リチウムイオンバッテリー(7.4V/6, 600mAh) ・AC100V	充電時間	約8時間
防塵・防水規格	IP44	バイス有効締付幅	100mm
サイズ	235(W)×137(D)×487(H)mm	重量	1.9kg
付属品	ACアダプター(コード長:2m)、バイス、 バイス固定ネジ×1		
バイスでガッチリ固定!高所照明可能!			
充電式でどこでも使えるLEDライト			
バッテリー残量表示ランプ付きのためバッテリー残量の確認ができます。			
AC電源を使用して充電または点灯する場合は必ず屋内の水やホコリがかからない場所で行ってください。			
長時間使用しない時は最低2〜3ヵ月に1回、必ず充電してください。			

代替品

	品番 EA814EC-21 コメント スタンドタイプ
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.