


品番：EA814EL-10

品名：AC100V/ 72W 作業灯/LED(キャスター付)



販売価格	99,800円(税抜)／ 109,780円(税込)		
カタログ価格	99,800円(税抜)／109,780円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/05/14 13:35現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2102ページ		

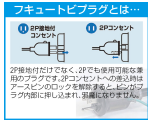

仕様

メーカー	ハタヤリミテッド (HATAYA)	型番	LLX-80K
商品名	LEDロングライトスタンド	用途	屋内作業の作業灯して
仕様	屋内用 過負荷付漏電遮断器	明るさ	7,200ルーメン
色温度	5,000K(昼白色)	光源	18W直管形LEDランプ×4
LED寿命	約40,000時間	電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	72W	コード長	10m
電線仕様	VCT2.0×3(接地付)引掛けコネクター付	プラグ仕様	2P/2P(接地付)兼用フキートビプラグ付
コンセント仕様	2P(接地付)×2	サイズ	450×450×1710(H)mm (収納時:210×210×1760(H)mm)
キャスター径	φ 75mm	重量	16kg
屋内工事に最適なLED360°照射			
自在キャスター×4(内2個ストッパー付)			
コンセント付なので電動工具も使え、また連結点灯が可能(10灯まで)			
折りたたみ式スタンドのため横置きでの運搬や収納ができます。 ※同一商品であれば3段まで段積み収納ができます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.