


品番 : EA814RD-3

品名 : [充電式] 作業灯/LED(マグネット付)

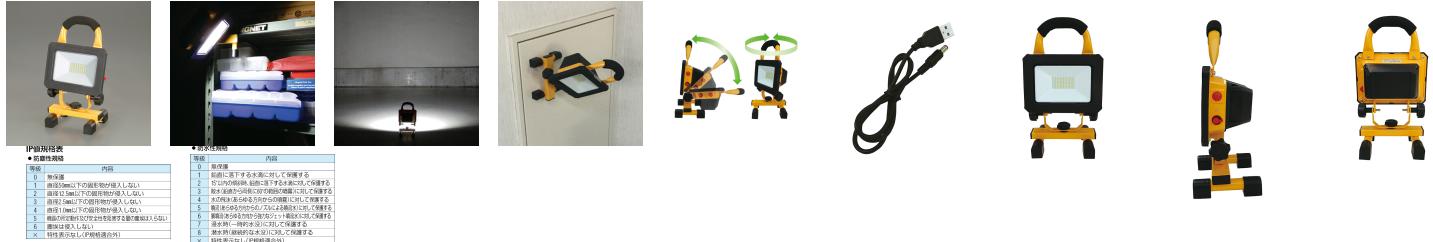

販売価格	8,500円(税抜) / 9,350円(税込)		
カタログ価格	8,500円(税抜) / 9,350円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 19:19現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



脚部に強力マグネット付で金属面へ強固に固定できます

仕様

電源	リチウムイオン電池	電球	LED球
明るさ	強:2000ルーメン 弱:900ルーメン	連続点灯時間	強:3時間 弱:6時間
充電時間	5時間	バッテリー	7.2V 3600mAh
本体サイズ	160×130×275mm	重量	1.1kg
防水性能	IP65	付属品	充電用USBケーブル

強力マグネット付!最大2000ルーメンの高輝度!2段階調光充電式LED作業灯

脚部底面は強力マグネット付で金属面へしっかりと固定できます

軽くて丈夫なアルミダイカストフレーム

ヘッド部は縦90°・横360°可動

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

