


品番：EA815A


品名：AC125V/15A/10m コードリール(漏電遮断器付)

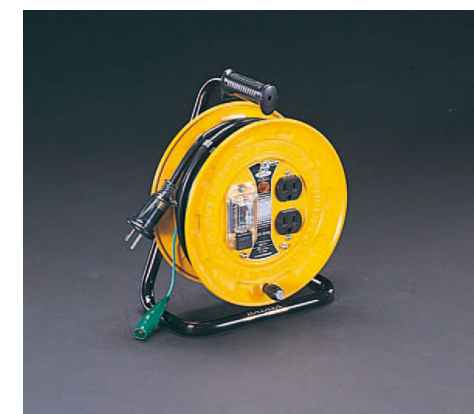

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 19,300円(税抜)／21,230円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 19,300円(税抜)／21,230円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 8 (2025/08/05 18:30現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0894ページ                      |      |   |



| 品名             | 型番     | コード長 | プラグ仕様                 | コンセント仕様        | 重量    |
|----------------|--------|------|-----------------------|----------------|-------|
| AC125V/15A/10m | EA815A | 10m  | 2P/2P(接地付)兼用フキュートビプラグ | 2P・15A・125V接地付 | 2.9kg |

 

漏電遮断器の仕様  
● 漏電検出感度: 30mA  
● 漏電遮断時間: 0.1秒以内  
● 漏電・過電流(過負荷)保護  
● 防塵(シールド)保護

仕様

|         |                       |        |                            |
|---------|-----------------------|--------|----------------------------|
| メーカー    | ハタヤリミテッド(HATAYA)      | 型番     | BJIII-101K                 |
| 用途      | 電源から離れた場所で電気を使用する際に   | 仕様     | 漏電遮断器付(地絡)                 |
| コード長    | 10m                   | 電線仕様   | VCTF2.0mm <sup>2</sup> ×3心 |
| プラグ仕様   | 2P/2P(接地付)兼用フキュートビプラグ | 製品定格   | 100V・7A                    |
| コンセント定格 | 2P・15A・125V接地付        | コンセント数 | 2個(防塵シャッター仕様)              |
| 許容電流    | 15A(※ケーブルの能力値)        | サイズ    | 224×167×288mm              |
| 重量      | 2.9kg                 |        |                            |

代替品

|  |                          |
|--|--------------------------|
|  | 品番<br>EA815DJ-30<br>コメント |
|--|--------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

