

品番 : EA815BF-7

 

品名 : AC125V/15A/30m コードリール(防雨・漏電遮断器付)



販売価格	37,600円(税抜) / 41,360円(税込)		
カタログ価格	37,600円(税抜) / 41,360円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/10 12:56現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0871ページ		



品番	コード長	許容電流	漏電感度	材質
EA815BF-7	30m	15A	15mA	鉄板

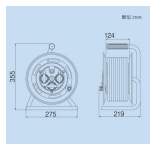

漏電遮断器の種類  
 ● 漏電感度可変型・漏電保護のみ  
 ● 漏電感度固定型  
 ● 漏電・過電圧(過電流)・短絡遮断型

仕様

メーカー	ハタヤリミテッド(HATAYA)	型番	BE-30K
コード長	30m	重量	7.8kg
コンセント数	3個	コンセント定格	2P・15A・125V 接地付
許容電流	15A	電線仕様	VCT2.0mm <sup>2</sup> ×3心
サイズ	275(W)×219(D)×355(H) mm	漏電感度電流	15mA
材質	円盤:鉄板	高速形	衝撃波不動作形
フキユートビプラグ付			
屋外用			
防雨型コンセントキャップ付			
電源パイロットランプ付			
地絡漏電遮断器付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.