

品番：EA815DD-6


品名：AC125V/15A/50m コードリール(漏電遮断/防雨型)



販売価格	65,700円(税抜)／72,270円(税込)		
カタログ価格	65,700円(税抜)／72,270円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/04 12:59現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0894ページ		



規格		型式	長さ	重量	許容電流	漏電感度	温度センサー	パイロットランプ	ニュートビプラグ	屋外型
AC125V/15A/50m	BF-501K	BF-501K	50m	11.3kg	15A	15mA	付	付	付	付

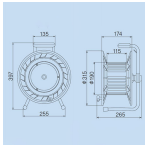

漏電遮断器の仕様

- ・漏電感度: 15mA
- ・動作時間: 0.1秒
- ・定格電圧: 125V
- ・定格電流: 15A
- ・接地型: 接地型

仕様

メーカー	ハタヤリミテッド (HATAYA)	型番	BF-501K
コード長	50m	重量	11.3kg
コンセント数	3個	コンセント定格	2P・15A・125V・接地付
許容電流	15A	電線仕様	VCTソフトン2.0mm ² ×3心
漏電感度電流	15mA	サイズ	315×265×397mm

温度センサー(自動復帰型)付 で、電線溶解や焼損事故を防止します。

過負荷・短絡漏電遮断器付

完全防雨型

パイロットランプ付

ニュートビプラグ付

屋外型

代替品

品番	EA815BT-50
コメント	



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.