


品番：EA815DK-50

品名：AC100V/15A/50m コードリール(過負荷漏電遮断)

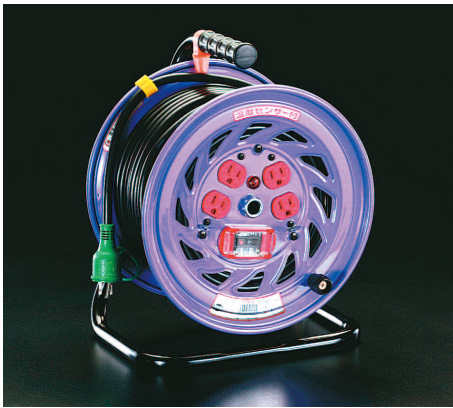

販売価格	54,200円(税抜) / 59,620円(税込)		
カタログ価格	54,200円(税抜) / 59,620円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/12 07:28現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0872ページ		



品番	品名	規格	単位	在庫
EA815DK-50	AC100V/15A/50m コードリール(過負荷漏電遮断)	2P・15A・125V 接地付	台	1



過電圧保護の機能  
● 異常電圧発生時、過電圧保護のため  
● 漏電遮断器用脱着型  
● 漏電・過負荷(過熱)防止  
● 温度センサー付(80℃で遮断)



### 仕様

メーカー	日動工業	型番	NF-EK54
コンセント数	4個	コンセント定格	2P・15A・125V 接地付
許容電流	22A(※ケーブルの能力値)	電線仕様	VCT2.0mm <sup>2</sup> ×3心
漏電感度電流	15mA	コード長	50m
サイズ	290×230×363(H)mm	重量	10.9kg
ポッキングプラグ付			
過負荷・漏電遮断器付			
温度センサー付(80℃で電気を遮断、手動復帰型) 電線を巻いたまま使用し、電線温度が80℃になると自動的に電気を遮断します。冷却後手動で復帰してください。			
漏電遮断器過負荷電流	15A		

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.