


品番：EA815DR-1

品名：AC125V/15A/10m コードリール(スピコン・ブレーカー付)

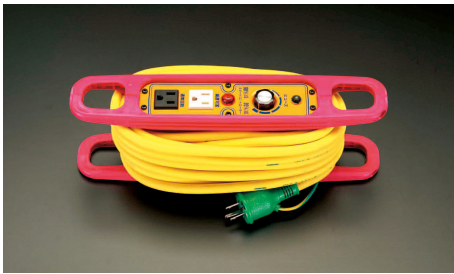

販売価格	19,800円(税抜)／ 21,780円(税込)		
カタログ価格	19,800円(税抜)／21,780円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/12/08 12:32現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0897ページ		



コードリール仕様表	
型番	仕様
EA815DR-1	AC125V/15A/10m コードリール(スピコン・ブレーカー付)

仕様

メーカー	日動工業	型番	SH-E102
コード長	10m	電線仕様	SVCT2.0mm ² ×3心
コンセント数	可変×1個、通常×1個	コンセント定格	2P 15A 125V 接地付
許容電流	22A(※ケーブルの能力値)	サイズ	350×68×120mm
重量	2.3kg	全長	350mm
サーキットブレーカー付			
スピードコントローラー付			