


品番：EA815GL-334A

品名：AC125V/15Ax 2m タップ° (6口・個別スイッチ・雷サージ)

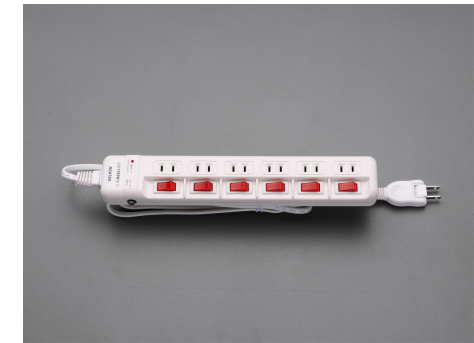

販売価格	2,790円(税抜)／3,069円(税込)		
カタログ価格	2,790円(税抜)／3,069円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2025/06/18 21:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0900ページ		



仕様

コンセント	2P×6口	個別スイッチ	6個(ブレーカー内蔵)
プラグ	2P(スイング式・トラッキング防止回転プラグ)	定格	15A・125V(50/60Hz)
雷サージ機能(本体内蔵)	最大サージ電圧:6000V(1.2/50μs波形)、 最大瞬時電流:4500A(8/20μs波形)、 制限電圧:400V(8/20μs波形)、 反応時間:1ナノ秒、 エネルギー耐量:57ジュール(10/1000μs)	コード長	2m
コード	二重被覆で安全構造	ノイズ除去量	10dB～30dB(2極間)
サイズ	54(W)×310(L)×34(H)mm	重量	480g
取付用フック穴付			
ノイズフィルター(電磁妨害波ガード)付で電源線から侵入してくるノイズを除去します(周波数帯:100kHz～30MHz)。			
ブレーカー付で1500Wの容量を超えた場合は、ブレーカーボタンが飛び出し、安全のために主電源を遮断します。			
雷ガード・ノイズフィルター機能が正常のときに点灯する表示ランプ付。			
ランプ付パワースイッチで通電状態の確認と、6個のコンセントを別々に入り・切りできます。			
トラッキング防止回転プラグで、栓刃の根元に熱硬化性樹脂を使用して火災事故を防止します。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.