


品番 : EA815GL-407A

品名 : AC125V/15Ax5m/4口 タップ° (抜け止め・雷サージ)

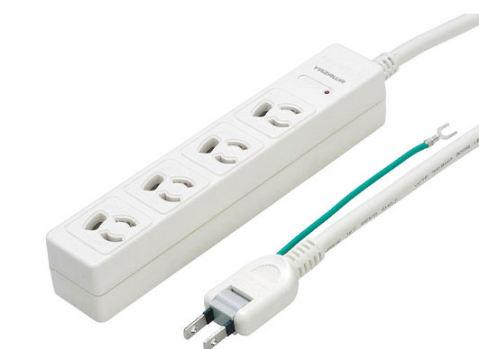

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 4,670円(税抜) / 5,137円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 4,670円(税抜) / 5,137円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/04/06 17:33現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1883ページ                      |      |   |



#### 仕様

|       |                      |               |                               |
|-------|----------------------|---------------|-------------------------------|
| メーカー  | ヤザワコーポレーション          | 型番            | Y02JKNP405WH                  |
| コンセント | 接地2P(抜止)×4口          | コード長          | 5m                            |
| 定格    | 15A・125V (1,500W)    | 雷サージ機能(本体内部蔵) | 最大サージ電圧: 6,000V<br>制限電圧: 650V |
| サイズ   | 35(W)×35(D)×190(H)mm | 重量            | 837g                          |

差込口は2Pでも3Pでも接続可能です。

2面にマグネットが付いているので好みの向きで固定でき、配線が飛び出さずスッキリさせることができます。

絶縁カバー付プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防します(耐トラッキング仕様)。

雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。

差込口はロック機能付きで不意のプラグ抜けを防止します。

180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.