



品番：EA815GM-210

品名：AC125V/15A タップ° (3口/一括スイッチ付/クランプ° 式)

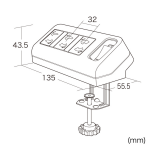

販売価格	3,200円(税抜)／3,520円(税込)		
カタログ価格	3,200円(税抜)／3,520円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/05/02 21:43現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0901ページ		

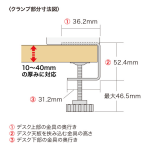

カタログ訂正 25/04/11 アイコン間違い。抜止のアイコンが正しいです。コメント:(誤)2P×3口、(正)2P(抜止)×3口 (No.56 1032)

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	TAP-B25
コンセント	2P×3口	コード長	2m
定格	15A・125V(合計1500Wまで)	プラグ	2P(スイング、絶縁キャップ付き)
サイズ	135(W)×55.5(D)×43.5(H)mm	クランプ範囲	10～40mm
差込口	2P・3個口(抜け止めタイプ)	重量	346g
コード	VFF 1.8スケア(SQ)×2心 仕上がり外形寸法 約4.2mm×7.6mm	使用地域	日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
認証	電気用品安全法(PSE)技術基準適合品		

クランプ付きでデスクに固定でき、簡単にデスク上で電源を管理できます。

デスクに仮固定できるので、抜き差しが多い携帯電話の充電器やノートパソコンの電源に便利です。

確実に差し込んだプラグをロックできる、抜け止め式差込口です。
※抜け止め機能を使わなくても、差し込むだけで使用できます。

恐ろしいコンセント火災を予防する絶縁キャップ付きスイングプラグです。

一括集中スイッチ付きで、こまめにON・OFFで省エネに便利です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.