



品番：EA815GM-212

品名：AC125V/15Ax2m タップ° (7口/一括スイッチ/雷サージ 付

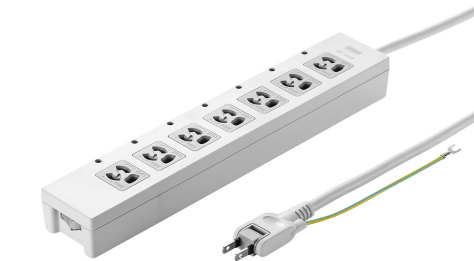

販売価格	4,150円 (税抜) ／ 4,565円 (税込)		
カタログ価格	4,150円 (税抜) ／ 4,565円 (税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/19 22:35現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1882ページ		

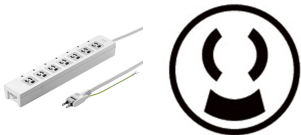

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	TAP-F37-2CLZ
コンセント	3P×7口	コード長	2m
定格	15A・125V(1500Wまで)	プラグ	2P(アースコード付きスイング、絶縁キャップ付き)
バリスタ電圧	240V	制限電圧	395V
サージ耐量	2500A(1回)、2000A(2回)	サイズ	305(W)×55(D)×36.9(H)mm
差込口	3P(抜け止め)	付属品	ネームタグ×7枚、3P抜け止め専用コンセントキャップ×2個
一括集中スイッチでまとめてON・OFFできます。			
通電ランプ付きスイッチなので通電状態が一目で分かり、消し忘れを防止できます。			
プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。			
雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。			
スチール机などに仮固定できるマグネット付きです。			
コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。			
ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。			
電気用品安全法(PSE)技術基準適合品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.