
 
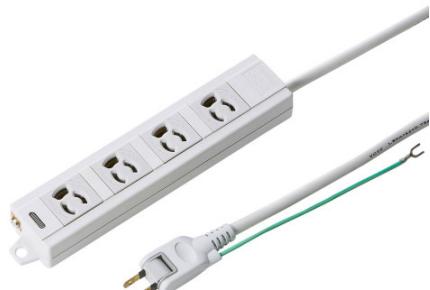


品番 : EA815GM-297

品名 : AC125V/15Ax 5m タップ° (4口/3P/絶縁キャップ付)



販売価格	4,200円(税抜) / 4,620円(税込)		
カタログ価格	4,200円(税抜) / 4,620円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 07:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0902ページ		

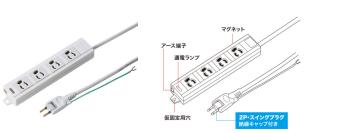

マグネット付

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	TAP-MG341N2PN-5
コンセント	接地3P(抜止)×4口	コード長	5m
定格	15A・125V(1500W)	プラグ	接地2P(スイングプラグ式・絶縁キャップ付・アースコード付)
サイズ	224×45×29.6mm	コード	VCTF 1.8スケア(SQ)×2心、0.75スケア(SQ)×1心(アース) 仕上がり外形寸法: 約直徑8.5mm
材質	ケース:難燃性ABS樹脂 差込口部分:ユリア樹脂	使用地域	日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
認証	電気用品安全法(PSE)技術基準適合品		

抜け止め機構付

重量	820g	ネジ&フック仮固定穴	あり(両端2ヵ所)
----	------	------------	-----------

3P抜け止めの4個口タップです。

通電状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。

裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。

アース接続できるアース端子付きです。

2Pアースコード付きスイングプラグ仕様で、狭い所でもすっきり配線できます。

プラグの根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。

ネジでタップを仮固定したり、フックに引っ掛けることができる仮固定穴が両端2ヵ所に付いています。

差込口部分にユリア樹脂材を使用した熱に強い構造です。

ゴミが少なく環境に優しい簡易袋パッケージを採用しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.