


品番 : EA815GM-325

品名 : AC125V/15Ax2m タップ<sup>°</sup> (7口/3P/5口一括スイッチ付)



販売価格	4,000円(税抜)／4,400円(税込)		
カタログ価格	4,000円(税抜)／4,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/16 18:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0903ページ		

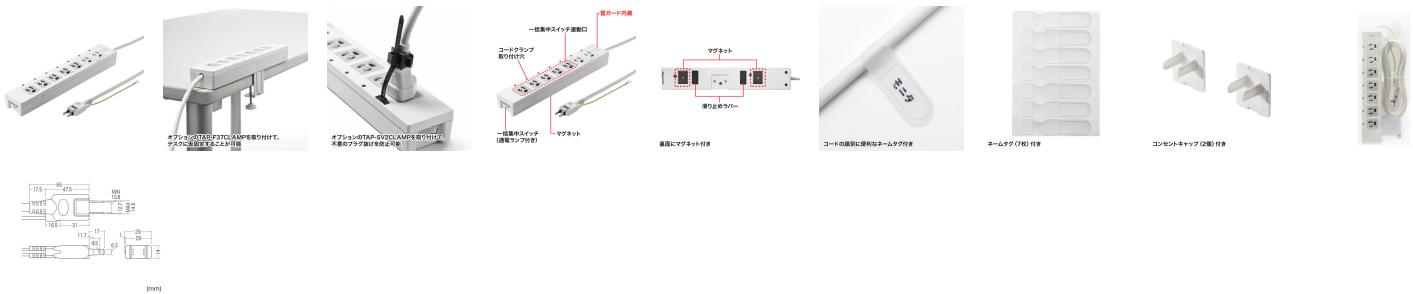

マグネット付

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	TAP-F37-2CLK
コンセント	接地3P(抜止)×7口	コード長	2m
定格	15A・125V(1500W)	プラグ	2P(スイング式・雷サージ・絶縁キャップ付・アース線付)
サイズ	305×55×36.9mm	コード	VCTF 1.8スケア(SQ)×2心、0.75スケア(SQ)×1心(アース) 仕上がり外形寸法:約直径8.5mm
バリスタ電圧	240V	サージ耐量	2500A(1回)、2000A(2回)
付属品	ネームタグ×7枚、3P抜け止め専用コンセントキャップ×2個	制限電圧	395V
使用地域	日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。	認証	電気用品安全法(PSE)技術基準適合品

#### 抜け止め機構付

### 5個口一括集中スイッチ付

スイッチ運動口に接続した5個の機器の電源を、まとめてON・OFFできる一括集中スイッチ付きです。2個口は常時通電口(差込口が白色)となっており、常に通電している機器の接続に便利です。

通電ランプ付きスイッチなので通電状態が一目で分かり、消し忘れを防止できます。

プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。  
雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。

雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。

スチール机などに仮固定できるマグネット付きです。

コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。

ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。

オプションのデスククランプ(EA815GM-214)を取り付け、デスクに仮固定することができます。

オプションのコードクランプ(EA815GM-299)を本体のコードクランプ取り付け穴に取り付け、不意のプラグ抜けを防止することができます。

#### 代替品

	<p>品番 EA815GM-312 コメント 同仕様</p>
--	------------------------------------

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.