



品番：EA815GM-343

品名：2m/8口3P タップ(雷ガード/手元スイッチ/BOX型)

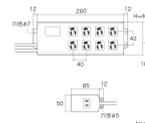

販売価格	14,600円(税抜) / 16,060円(税込)		
カタログ価格	14,600円(税抜) / 16,060円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/02 07:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1882ページ		

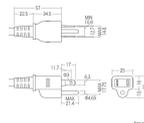

マグネット付

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	TAP-3804NFN
コンセント	本体:3P(抜止)×8口 手元:2P×1口	コード長	2m
定格	15A・125V(合計1500Wまで)	プラグ	3P(3P→2P変換アダプタ付き)
サイズ	284(W)×100(D)×40(H)mm	コード	VCTF 2.0スクエア(SQ)×2心、0.75スクエア(SQ)×1心(アース) 仕上がり外形寸法 直径約8.5mm
バリスタ電圧	470V	制限電圧	775V(50A)
サージ耐量	5500A(2回)	認証	電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
使用地域	日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。	ノイズフィルタ特性	0.5~10MHzで30dB以上 ・電源ライン間ノイズ(ノーマルモード) ・電源ライン-アース間ノイズ(コモンモード)

ノイズフィルタ、手元集中スイッチ、マグネットが付いた抜け止めタップ。3P・8個口・2m。

電源ノイズフィルタを内蔵しています。

雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、雷サージから接続機器を守ります。

過大な雷サージ侵入時、バリスタの破損を防ぐヒューズ入りです。(LEDによる動作表示)

抜け止めの差込口ですので、不意のプラグ抜けがなく安心して使用できます。

手元集中スイッチ付きで一括ON・OFF可能です。(2P・1個口付き)

スチール机などに簡単に取付けできるマグネット付きです。

プラグは3P(接地付き)プラグで3P→2P変換アダプタ付きです。

アース接続ができる、アース端子付きです。

壁にネジなどで仮固定することができるフック穴付きです。

差込口には熱に強いユリア樹脂を採用し、ケースは二重成型の安全設計です。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.