


品番：EA815GM-383

品名：125V/15Ax2m ハ°ソコ連動タップ°(8口/BOX型)

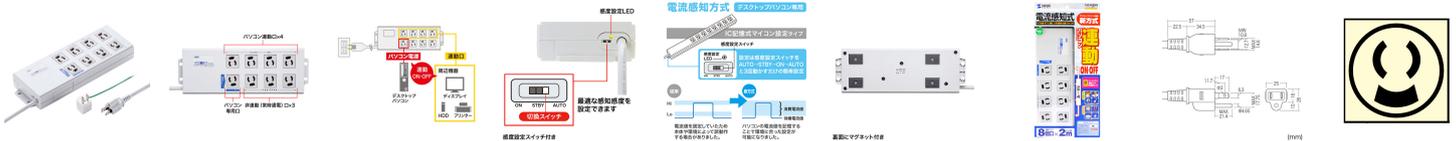

販売価格	13,800円(税抜) / 15,180円(税込)		
カタログ価格	13,800円(税抜) / 15,180円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/01 03:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1883ページ		



マグネット付

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	TAP-RE2MN
コンセント	3P×8口 (パソコン本体用×1、連動口×4、非連動口×3) (抜け止めタイプ)	コード長	2m
定格	15A・125V (合計1,500Wまで)	プラグ	3P(3P→2P変換アダプタ付き)
サイズ	284×100×40(H)mm	コード	VCTF 2.0スケア(SQ)×2心、0.75スケア(SQ)×1心(アース) 仕上がり外形寸法 約直径8.5mm
使用上の注意	<p>※本製品はデスクトップパソコン用です。ノートパソコン等では動作しません。</p> <p>※消費電力が500Wを超えるパソコンには対応していません。</p> <p>※電源OFF時の消費電流が900mA以上のパソコン、または動作時電流が100mA以下のパソコンには使用できません。</p> <p>※電源OFF時と動作時の電流の差が100mA以下のパソコンには使用できません。</p> <p>※本製品はパソコン専用です。その他の機器ではご使用できません。</p>		

電気用品安全法(PSE)技術基準適合品

日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。

ICを内蔵しているのでパソコンが変わっても、感度設定を行うことにより快適にご使用になれます。

マイコン式パソコン連動型タップ(パソコン口×1、連動口×4、非連動口×3)新方式でほぼ全てのデスクトップパソコンが使用できます。

抜け止めコンセント採用で不意のプラグ抜けがなく、データをしっかりガードします。

マグネット付きでスチールデスクなどに仮固定が可能です。

3P→2P変換アダプタ付きです。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.