
 


品番：EA815GM-398

品名：3m タップ(6口/3P/一括スイッチ/雷ガード)

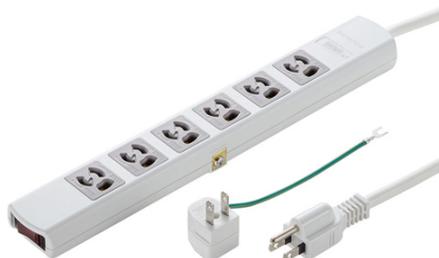

販売価格	4,740円(税抜) / 5,214円(税込)		
カタログ価格	4,740円(税抜) / 5,214円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/01 01:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1883ページ		



(mm)

マグネット付

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	TAP-SP36MG-3
コンセント	3P×6口(抜け止めタイプ)	コード長	3m
定格	15A・125V(1,500Wまで)	プラグ	3P(3P→2P変換アダプタ付き)
サイズ	305×45×26(H)mm	カラー	ホワイト
コード	HVCTF 1.5スクエア(SQ)×2心+0.75スクエア(SQ)×1心(アース)	制限電圧	775V
バリスタ電圧	470V	サージ耐量	2,500A(2回)
差込口間隔	35mm	アースコード長	150mm
コード仕上り外形寸法	8.5mm		

電気用品安全法(PSE)技術基準適合品

日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。

雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード動作確認ランプ付きです。
※ランプが消えた状態は効果がなくなっていますので、新しいものに交換してください。

ブレーカー内蔵で電力オーバーによる発熱や火災事故を防ぎます。

接続している機器の消費電力の合計が1,500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。

<ご注意>

※消費電力が1,500Wを超えても、すぐに電源は切れません。オーバーした消費電力の%によって、ブレーカーが作動するまでの時間は異なります。

- ・135%電力オーバー時(2,025W)/約1時間
- ・200%電力オーバー時(3,000W)/約4~50秒
- ・300%電力オーバー時(4,500W)/約0.8~12秒
- ・500%電力オーバー時(7,500W)/約0.3~4秒

※室温25℃の場合。

<ブレーカーが作動した場合>

※一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、ボタンをリセット側にして再度ONにしてください。

通電ランプ付きの一括集中スイッチが付いているので、通電状態が一目でわかり消し忘れが防止でき便利です。

トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付きプラグを採用しています。

3P-2P変換アダプタ付きです。

アースターミナル付きです。

マグネット付きなので、スチールキャビネット、デスクに取り付けできます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.