


品番：**EA815GM-420**

品名：125V/10Ax2m モバイルタップ° (3口/2P 3口/C)

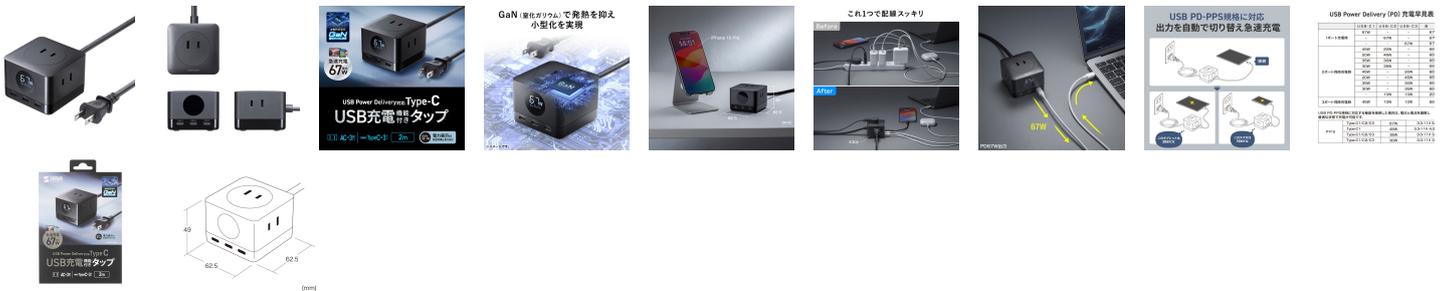

販売価格	9,680円(税抜) / 10,648円(税込)		
カタログ価格	9,680円(税抜) / 10,648円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/03 02:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



最大67WまでのUSB PD規格 (PD3.0) GaN窒化ガリウムUSB充電機能が付いた3個口電源タップ

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	TAP-B111C3BK
定格容量	10A・125V(合計1250Wまで)	差し込み口形状	2P
プラグ形状	2P	プラグ仕様	平行型
差込口数	3個口	USBポート数	3ポート
電源コード長	2m	コードの種類(被ふく)	二重絶縁ケーブル
USB PD(USB Power Delivery)	対応	USB PD最大対応出力	67W
定格入力	AC100-125V 50/60Hz	定格出力	AC100-125V 10A 最大1250W (USBポート不使用時) AC100-125V 9A 最大1125W (USBポート使用時) USB PD3.0 DC5V/3A, DC9V/3A, DC12V/3A, DC15V/3A, DC20V/3.35A (最大67W)
サイズ	約62.5(W)×62.5(D)×49(H)mm	重量	約300g

使用地域	日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。	認証	電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
高出力でUSB Type-Cを3ポート搭載した充電機能付きAC3個口仕様の電源タップ。			
1台でノートパソコンからタブレット・スマートフォンまであらゆるデバイスの充電に対応。			
USB PD規格(PD3.0)次世代半導体GaN(窒化ガリウム)USB充電機能を搭載し、発熱を抑えた高出力タイプで最大67Wまで対応。			
前面に搭載されたディスプレイには接続した機器の消費電力(C1+C2+C3ポート合計)が表示され充電状況が確認でき安心です。			
ポートの使用状況に応じて出力の電力配分を自動で切替える為、効率良く安全にご使用いただけます。			

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.