


品番：EA815LA-12

品名：AC100V/22W/1257ルーメン 照明灯/LED

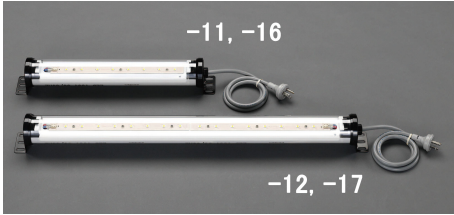

販売価格	27,300円(税抜)／ 30,030円(税込)		
カタログ価格	27,300円(税抜)／30,030円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/05/14 21:46現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	因幡電機製作所	型番	GLB1-N16P1
シリーズ	Rabbinet		
パイプ全体が光るコンパクトなLED作業灯			
光源	昼白色LED球19.2W	定格消費電力	22W
定格入力電流	0.23A	明るさ	1,257lm
エネルギー消費効率	56lm/W	相関色温度	5000K
平均演色評価数	69Ra	電源	AC100V
電線仕様	VCT0.75mm ² ×3芯×1m	周波数	50/60Hz
全長	775mm	重量	1.2kg
材質	ポリカーボネイト樹脂		
防塵、防雨構造 (IP65)			

代替品

	品番	EA815LA-26
	コメント	メーカー違い、仕様をご確認ください



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.