


品番：EA815LA-17B

品名：AC100V/16W/2400ルーメン 照明灯/LED

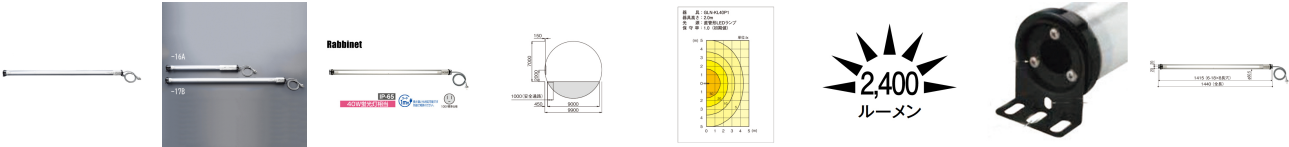

販売価格	15,000円(税抜)／16,500円(税込)		
カタログ価格	15,000円(税抜)／16,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/05/15 08:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2098ページ		



仕様

メーカー	因幡電機製作所	型番	GLN-KL40P1F
シリーズ	Rabbinet	光源	直感型LEDランプ昼白色
定格消費電力	16W	定格入力電流	0.16A
明るさ	2,400lm	エネルギー消費効率	150.0lm/W
相関色温度	5,000K	平均演色評価数	84Ra
電源	AC100V(50/60Hz)	電線仕様	VCT0.75mm2×3心×1m
周波数	50/60Hz	全長	1,440mm
重量	1.8kg	保護等級	IP65
サイズ(W×D×H)mm	パイプ径Φ60.5mm 最大幅(金具部分68.5mm)	材質	ポリカーボネート、塩化ビニル
照明装置(電球・チップ)	直感型LEDランプ昼白色		
直管形LEDランプを内蔵したシリンダーライト			
蛍光灯40W相当			
金具の取付方向を変更することで、作業に応じて光の向きを選ぶことができます。			
雨水などからランプ本体を保護します。			

直管形LEDランプを、ポリカーボネイト樹脂製の筒内に挿入。
コード1m付
※直管形LEDランプは定格入力電圧100/200/240V対応可能ですが、電源プラグにより使用電圧は異なります。ご注意ください。
※特性値は定格入力電圧、安定時の値です。
※エネルギー消費効率は「LED照明器具の固有エネルギー消費効率」の値を示したものです。
防塵、防雨構造

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.