


品番：EA815LA-41

品名：AC100V/25W 照明灯/蛍光灯(除菌/屋内/連結)

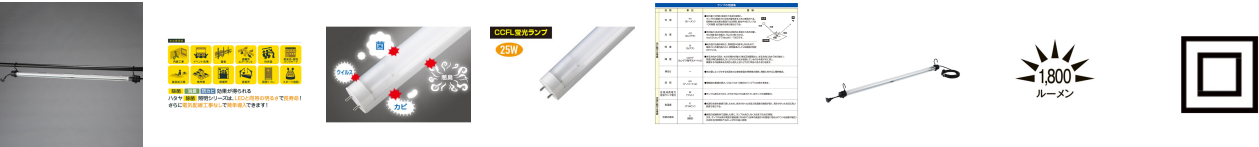

販売価格	38,400円(税抜)／42,240円(税込)		
カタログ価格	38,400円(税抜)／42,240円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/04/29 13:49現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2144ページ		



仕様

メーカー	ハタヤリミテッド (HATAYA)	型番	DLX-25
明るさ	1800lm	全長	1438mm
電線	VCT0.75mm ² ×2心	色温度	6,000K
光源	CCFL蛍光灯	重量	2.1kg
コード長	5m	電源	AC100V
消費電力	25W	使用温度範囲	0～40℃
屋内用			
点灯するだけ!「除菌」「消臭」「防カビ」効果			
CCFL蛍光ランプ採用			
15灯まで連結して点灯可能です。			
防災備蓄用として最適!			
銀イオンと光触媒で除菌・消臭・防カビに効果があります。			
照明ON/OFFスイッチ付なので連結時に間引き点灯ができます。			
アース不要の二重絶縁構造			
吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.