 



品番：EA815LB-2B

品名：AC100V/ 18W 作業灯(防雨型・電球型蛍光灯)



販売価格	9,560円(税抜)／10,516円(税込)		
カタログ価格	9,560円(税抜)／10,516円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/15 22:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

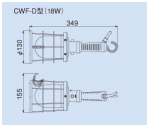

仕様

メーカー	ハタヤリミテッド (HATAYA)	型番	CWF-10D
電源	AC100V・18W (50/60Hz兼用)	明るさ	660ルーメン
サイズ(W×D×H)mm	φ130×349×155	重量	1.8kg
電線仕様	2PNCT0.75mm ² ×2心	材質	フック:樹脂製
耐油、耐侯、耐熱に優れた2PNCT電線仕様			
電球	18W電球形蛍光ランプ	全長	349mm
コード長	10m	口金サイズ	E26
吊り下げフック付			
立てて置くこともできる、丈夫な鋼製ガード			
雨水、粉じんなどから電球を守るガラスグローブ			
アース不要の二重絶縁構造			
雨中でも安心の屋外用防雨型			

代替品

	品番	EA815LF-6A
--	----	------------



コメント 変更点:明るさ、コード長

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.