


品番：EA815LD-121

品名：[充電式] 作業灯/LED(屋内外兼用)

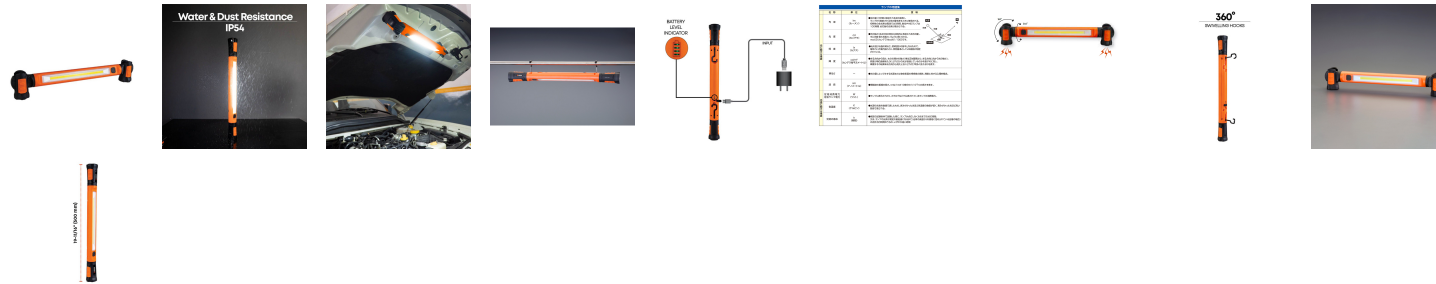

|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 10,200円(税抜)／ 11,220円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 10,200円(税抜)／11,220円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 43 (2025/10/03 10:12現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2107ページ                       |      |   |



仕様

|      |                     |        |                                |
|------|---------------------|--------|--------------------------------|
| 明るさ  | 強:1000lm<br>弱:400lm | 消費電力   | 10W                            |
| 全長   | 500mm               | 連続使用時間 | 強:2時間<br>弱:5時間                 |
| 充電時間 | 4.5時間               | 防水性能   | IP54                           |
| 照明装置 | COB LED             | 使用電池   | リチウムイオン電池<br>(USB Type-Cケーブル付) |
| 材質   | ABS樹脂、ポリカーボネート      | 重量     | 500g                           |

|                                     |
|-------------------------------------|
| 耐衝撃性、耐水性に優れています。                    |
| 360°回転フック付                          |
| 角度調整可                               |
| Type-C充電ポートにより、すばやく簡単に充電できます。       |
| 両端に強力なマグネット付で、あらゆる金属面に取付け可能です。      |
| フック使用で狭いスペースや手の届きにくい場所での作業が容易になります。 |
|                                     |

車のボンネットの下、車内、ガレージでの使用に最適です。

IK07・IP54

屋内外兼用 (IP54)

#### 代替品



**品番** EA815LD-310A

**コメント** 明るさ:600lm、全長:291mm

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.