


品番：EA815LD-202

品名：950lm/600mm 照明灯/LED(AC給電/人感センサー)

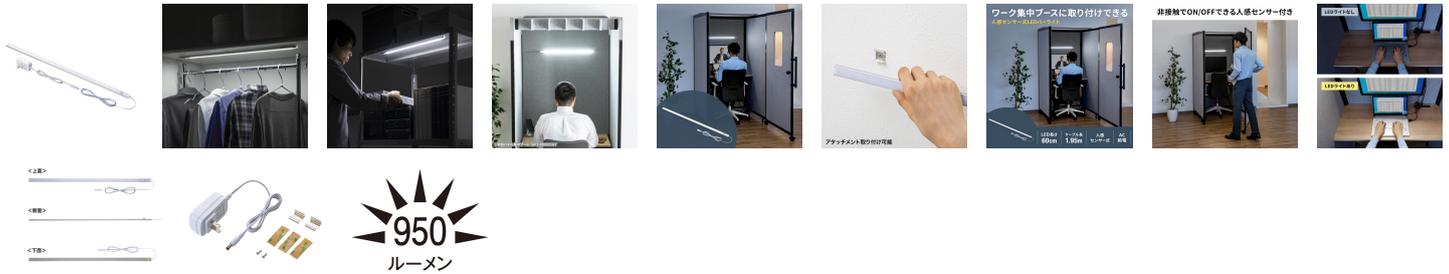

販売価格	9,500円(税抜) / 10,450円(税込)		
カタログ価格	9,500円(税抜) / 10,450円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/07/21 01:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2111ページ		



近づくとパッとLEDが照らしてくれる人感センサー付きLEDバーライト。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	LED-BA6ACW
光源	昼白色	色温度	4000~4500K
本体サイズ	W600×D18×H9mm	光束	最大950ルーメン(全光束値)
調光	ONとOFFのみ	消費電力	6W
定格出力	AC100V/DC12V	電源	ACアダプタ(PSE適合品)
センサー距離	3m	照度範囲	3m
感知角度	約120度	サイズ	W600×D18×H9mm
重量	約640g	ケーブル長	1.95m
セット内容	本体、両面テープ(3M)×3、ネジ×2、ACアダプタ、ネジ止め用アタッチメント金具×2セット		

ACアダプタ付きでアタッチメント取付可能なLEDバーライトです。

長さも60cmあり、集中ブースに横向きに設置できる幅で、縦にしても左右に取付けできる最適なサイズです。

センサー機能付きで、非接触でLEDのON/OFFが可能です。

集中ブースのオプションとしてセット販売も可能です。

近づくとパッとLEDが照らしてくれる人感センサー付きLEDバーライト。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.