
品番: EA815LD-212

品名:[充電式]作業灯/LED(屋内用)

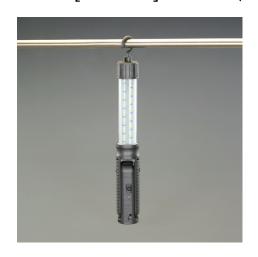

| 販売価格       | 8,800円(税抜)/9,680円(税込)               |      |   |  |  |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価<br>格 | 8,800円(税抜)/9,680円(税込)               |      |   |  |  |
| 在庫数        | 最新在庫: <b>0</b> (2025/12/13 17:22現在) |      |   |  |  |
| 商品入数       | 1                                   | 販売単位 | 台 |  |  |
| カタログページ    |                                     |      |   |  |  |



















明るさを5段階に切替できます

## 仕様

| 照明装置 | SMD球15灯   | 電源     | リチウムイオン充電池(3.7V<br>2200mAh 本体内蔵)                           |
|------|---|--------|--|
| 明るさ  | 強:400ルーメン<br>中:350ルーメン<br>弱:300ルーメン<br>最弱:250ルーメン<br>点滅:200ルーメン | 連続点灯時間 | 強:5~6時間<br>中:7~8時間<br>弱:9~10時間<br>最弱:10~11時間<br>点滅:15~20時間 |
| 使用電池 | リチウムイオン充電池(USBケーブル<br>付)  | 充電時間   | 4~5時間  |
| サイズ  | φ51×405(H)mm  | 重量     | 420g   |
| 付属品  | 充電用USBケーブル  | 材質     | Nylon+30GF   |

フック・マグネット付×角度調整可能!最大400ルーメン!4段階調光+点滅機能付きLED作業灯

ハンドル部が180°、ライト部が120°回転します。

可動式フック、底面マグネット付

別売のマグネットホルダー(EA815LF-100)を使用すると金属面への取付けが可能になります

## 代替品



品番 EA815LL-22 コメント 500ルーメン

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.