


品番：EA815LD-295

品名：3W [充電式]LED作業灯(防雨型/マグネット付)

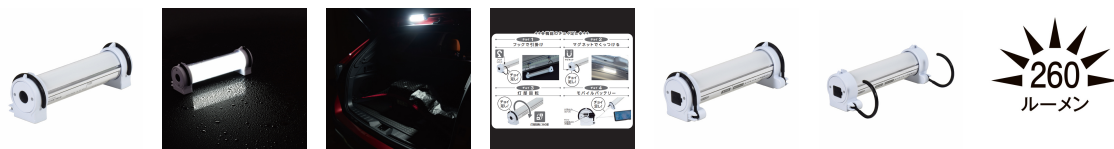

販売価格	8,610円(税抜) / 9,471円(税込)		
カタログ価格	8,610円(税抜) / 9,471円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/11 00:58現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	2056ページ		



仕様

メーカー	日動工業	型番	LMTW-3CH
明るさ	強:260lm 中:130lm 弱:60lm	連続使用時間	強:5時間 中:9時間 弱:18.5時間
消費電力	3W	防水性能	IPX3
電源	リチウムイオンバッテリー3.7V 2600mAh	充電時間	1.5時間
電池寿命	約500回	充電電源	DC5V/2.0A(USB)
出力	USB:DC5V 1A(TYPE-A)	電球寿命	40000時間
照射角	水平(H)140度 垂直(V)240度	点灯パターン	強/中/弱/点滅/SOS
演色性	Ra74	光源色	昼光色
色温度	6500K	本体色	白
使用環境温度	-10~40℃	サイズ	162(W)×57(D)×56(H)mm
重量	175g	材質	ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン)、PC(ポリカーボネイト)
付属品	USBケーブル		

マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式LED照明

屋内・屋外兼用型

灯部回転360度

明るさ3段階(切替スイッチ式)

充電しながらの点灯はしないでください。

USB(TYPE-A)出力付きなので、モバイルバッテリーにもなります。

USB-ACアダプターは付属していませんので市販品をご用意ください。

USB-ACアダプターDC5V-2Aが別途必要です(DC5V-2Aを超える電流値で充電しないでください。)

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.