
品番: EA815LL-22

品名:[充電式]作業灯/LED(屋内外兼用)

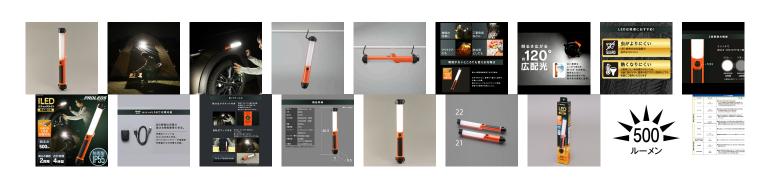

販売価格	7,730円 (税抜)/8,503円(税込)				
カタログ価 格	7,730円(税抜)/8,503円(税込)				
在庫数	最新在庫: 4 (2025/12/15 16:19現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	2107ページ				



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	LWS-500SB
電源	リチウムイオン3.6V(3000mAh)	充電時間	3時間以上
電球	LED球	明るさ	500lm
連続点灯	100%点灯時:2時間 50%点灯時:4時間	パターン	2段階(明るさ100%、50%)
防水規格	IP55	配光角	約120°
電池寿命	約500回(充電回数)	本体サイズ	50×65×405(H)mm
重量	0.35kg	材質	ポリカーボネート、ナイロン
光色	昼白色	注意	充電器・ケーブル別売

携帯に便利な充電式タイプのLEDスティックライトです。

作業現場の簡易照明はもちろんレジャーにも最適です。

充電式バッテリーを採用しているため電池を変えずに使用でき、とても経済的です。

360°回転式のフックが上下に付いているので、あらゆる角度で取り付けが可能です。

明るさ調節は100%点灯、50%点灯の2段階です。

背面に鉄素材にしっかり固定できる強力マグネット付きです。

車の整備や天井・床下などの作業、アウトドアに最適!

雨天でも気にせずに使用できる防水規格IP55で、屋外の作業にもおすすめ。

広い範囲をしっかり照らす約120°の広配光で、明かりをしっかり届け、2段階調光機能で作業場所に合わせた調光を選べます。

約3時間の充電で最大4時間連続点灯可能。

安定した電流を流すことができる定電流回路を搭載し、長時間明るさをキープします。

micro USB充電

お手持ちのUSB充電器、モバイルバッテリー、車載用充電器がお使いいただけます。

給電しながら使えます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.