


品番：EA815LN-82

品名：[充電式] 6W 作業灯/LED

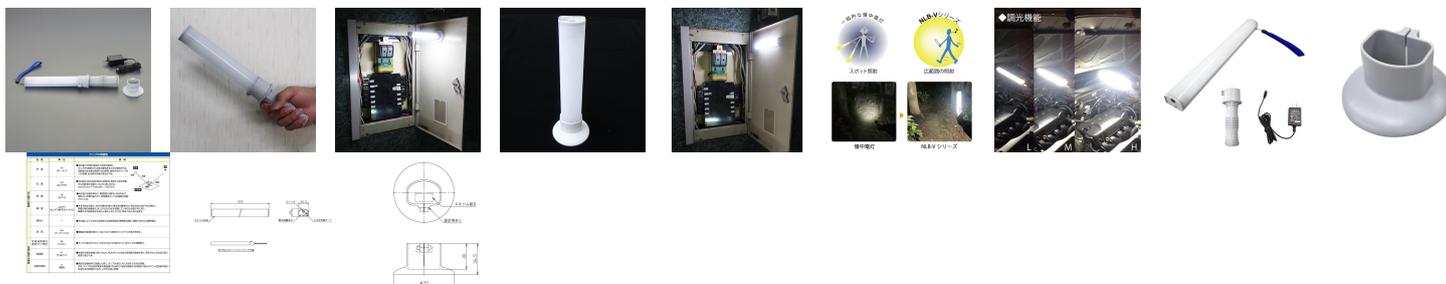

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 21,100円(税抜) / 23,210円(税込) | | |
| カタログ価格 | 21,100円(税抜) / 23,210円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/03/18 03:44現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|----------|---------------------------|---------|---|
| メーカー | 日機 | 型番 | NLB06V |
| 明るさ | 750ルーメン | 消費電力 | 6W |
| 全長 | 325mm | 光源 | 昼光色LED |
| 電源 | リチウムイオン電池 3.7V/3700mAh | 材質 | ポリカーボネート |
| 連続点灯時間 | H:2時間、M:5時間、L:12時間 | 充電時間 | 2.75時間 |
| 防水性能 | IP65 | 付属品 | 充電アダプター、手持ち用ハンドル、壁面 対応スタンド(マグネット付)、ストラップ |
| ケーブル長 | 1.8m | 色温度 | 5,700K |
| 照度(0.5m) | 820lx | 使用温度 | -10℃~40℃ |
| 充電ポート | micro USB | 充電電圧 | USB 5V/2A |
| 三段階調光機能 | 全灯(H) 1/2(M) 1/3(L) | フラッシュ機能 | 2秒間長押し |

壁面・天井灯、スタンド式、ハンディ式の3WAYタイプ

蛍光灯のように広範囲を照射できます。

屋内外での作業灯、設備の点検灯、災害時の非常灯に最適です。

背面マグネット付

リチウムイオン電池を内蔵した充電式LEDライトです。

3段階調光機能(H・M・L)により、明るさや電池消費の調整ができます。

ボディ本体はポリカーボネートを使用し、高剛性で衝撃に強く、軽量化を実現しました。

過充電、過放電保護回路が備わっており、安心してご使用いただけます。

広範囲を明るくでき、防水性能を備えているため、屋外作業、アウトドアや夜釣りに使用することができます。

背面マグネットを内蔵しているため金属面に固定することもでき、工場設備機の点検灯や天井照明の届きにくい場所の補助照明として最適です。

代替品



品番 EA815LL-22

コメント 500ルーメン

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.