


品番 : EA815SS-7B

品名 : AC125V/ 6Ax 15m コードリール(自動巻)



販売価格	56,500円(税抜) / 62,150円(税込)		
カタログ価格	56,500円(税抜) / 62,150円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/08 09:43現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0891ページ		

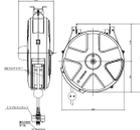

仕様

メーカー	三協リール (TRIENS)	型番	SCM-315A
リール設置場所	屋内	コード長	1次側(入力側): 0.8m 2次側(出力側): 15m
電線仕様	VCT1.25mm ² ×3心	使用コード	ビニルキャブタイヤコード
カラー	本体: グレー コード: ブラック	先端形状	1次側(入力側): コンセントプラグ (アースクリップ付き) 2次側(出力側): 3口コンセントソケット (2口: 接地2P・1口: 2P 15A)
コンセント定格	1次側(入力側): 3P・6A・125V 2次側(出力側): 2P・6A・125V	コンセント数	3個(内2個接地付コンセント)
使用温度範囲	-5~50℃	サイズ	184×380×424(H)mm
重量	6.8kg	温度過昇防止スイッチ	有
ロック機構	ラチェット式	付属品	・十字穴付座金組込みナベ小ねじ (M6×15)×2 ・取付ベース板×1 ・十字穴付ナベ小ねじ (M6×20)×4 ・スプリングワッシャー&ナット (M6)×4 ・十字穴付座金組込みナベ小ねじ (M6×40)×1

電源コンセントを便利に扱うためのコンセント付きコードリール

長尺リールをお探しの方におすすめ!

<耐久性向上!SUSプロテクター>

開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。

<サーモスタットで発火事故等を防止>

過電流や異常発熱などによるコード表面の溶け、発火事故などを未然に防止する安心機能です。電線温度約50℃を超えると作動し、温度が下がると自動復帰します。

代替品

	<p>品番 EA815SS-7C</p> <p>コメント 変更点:カバー・ドラムの材質</p>
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.