
 


品番：EA815SW-1

品名：φ4.0mm×10m/50A アースリール(手動巻取)

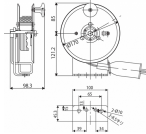

販売価格	11,200円(税抜) / 12,320円(税込)		
カタログ価格	11,200円(税抜) / 12,320円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/03 09:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0868ページ		



#### 仕様

メーカー	中発販売	型番	ER-410M
シリーズ	リーレックス (Reelex)	材質	本体:スチール クリップ:真鍮(ニッケルメッキ付)
コード長	10m	コード外径	φ4.0mm
電線仕様	SUS補強線入り 塩ビ被覆(黒)×0.75×1(種別×断面 積×芯数)	重量	1.5kg

静電気による爆発、火災事故の防止に。

手巻きタイプ

屋外型

液体危険物のタンクローリー、燃料施設、薬品工場、化学プラント、可燃性ガス、引火性液体タンク 等での防爆対策

リール式でアース時の作業が安全・簡単に。

アースクリップはしっかり掴める50Aの大型サイズを使用しています。真鍮材で錆びにくいニッケルメッキ付です。

コードガイド付きでドラムの空回りを防止します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

