


品番：EA815SW-12

品名：φ7.2mm×20m/50A アースリール(手動巻取)

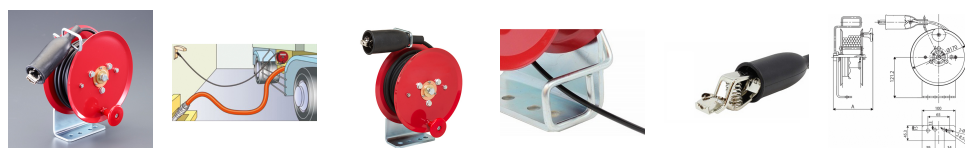

販売価格	21,000円(税抜) / 23,100円(税込)		
カタログ価格	21,000円(税抜) / 23,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/03 11:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	中発販売	型番	ER-7220M
シリーズ	リーレックス(Reelex)	材質	本体:スチール クリップ:真鍮(ニッケルメッキ付)
コード長	20m	コード外径	φ7.2mm
電線仕様	2PNCT×2.0×1	重量	3.2kg

静電気による爆発、火災事故の防止に。

リール式でアース時の作業が安全・簡単に。

#### 屋外型

液体危険物のタンクローリー、燃料施設、薬品工場、化学プラント、可燃性ガス、引火性液体タンク 等での防爆対策

#### 手巻きタイプ

アースクリップはしっかり掴める50Aの大型サイズを使用しています。真鍮材で錆びにくいニッケルメッキ付です。

コードガイド付きでドラムの空回りを防止します。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

