
 


品番：EA815SW-2

品名：φ4.0mm×21m/50A アースリール(手動巻取)

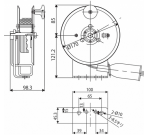

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 10,100円(税抜) / 11,110円(税込) | | |
| カタログ価格 | 10,100円(税抜) / 11,110円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/03 12:44現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0868ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|---|-------|------------------------------|
| メーカー | 中発販売 | 型番 | ER-421M |
| シリーズ | リーレックス (Reelex) | 材質 | 本体:スチール クリップ:真鍮(ニッケルメッキ付) |
| コード長 | 21m | コード外径 | φ4.0mm |
| 電線仕様 | SUS補強線入り 塩ビ被覆(黒)×0.75×1(種別×断面 積×芯数) | 重量 | 1.7kg |

静電気による爆発、火災事故の防止に。

手巻きタイプ

屋外型

液体危険物のタンクローリー、燃料施設、薬品工場、化学プラント、可燃性ガス、引火性液体タンク 等での防爆対策

リール式でアース時の作業が安全・簡単に。

アースクリップはしっかり掴める50Aの大型サイズを使用しています。真鍮材で錆びにくいニッケルメッキ付です。

コードガイド付きでドラムの空回りを防止します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

