
 


品番：EA815SW-2

品名：φ4.0mm×21m/50A アースリール(手動巻取)

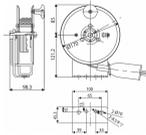

販売価格	12,000円(税抜) / 13,200円(税込)		
カタログ価格	12,000円(税抜) / 13,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/06 18:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0896ページ		



仕様

メーカー	中発販売	型番	ER-421M
シリーズ	リーレックス (Reelex)	材質	本体:スチール クリップ:真鍮(ニッケルメッキ付)
コード長	21m	コード外径	φ4.0mm
電線仕様	SUS補強線入り 塩ビ被覆(黒)×0.75×1(種別×断面 積×芯数)	重量	1.7kg

静電気による爆発、火災事故の防止に。

手巻きタイプ

屋外型

液体危険物のタンクローリー、燃料施設、薬品工場、化学プラント、可燃性ガス、引火性液体タンク 等での防爆対策

リール式でアース時の作業が安全・簡単に。

アースクリップはしっかり掴める50Aの大型サイズを使用しています。真鍮材で錆びにくいニッケルメッキ付です。

コードガイド付きでドラムの空回りを防止します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

