


品番：EA815YA-51

品名：DC12V・90A アイソレーター

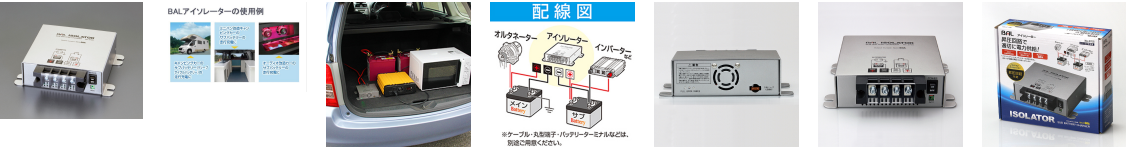

販売価格	27,000円(税抜)／29,700円(税込)		
カタログ価格	27,000円(税抜)／29,700円(税込)		
在庫数	最新在庫：1（2024/05/02 10:52現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0280ページ		



仕様

メーカー	大橋産業 (BAL)	型番	No.2705
セルスタート電流	60A	サイズ	200×56×175(H)mm
重量	855g	入力電圧	DC12V(範囲:DC11.5V～DC18V)
出力電圧	最大15V(昇圧時)	入力電流	90A(最大)
接続方式	バッテリー直結	出力電流	60A(直結時最大)、10A(昇厚時最大)
待機電流	電源ON時:30mA未満、電源OFF時:1mA未満	回路方式	P.W.M方式
使用環境温度	−20℃～40℃	ヒューズ	5A(逆接続)、30A×3(入力)、15A(出力)
保護回路	入力過電流保護回路・出力過電流保護回路・入力低電圧保護回路・高電圧保護回路・逆接続保護回路・温度保護回路		
DC12V専用			
昇圧回路内蔵			
ACC電源との連動が可能			
メインバッテリーとサブバッテリーの状態を認識し、2タイプ(直結/昇圧)の回路で出力します。			

メインバッテリーとサブバッテリーの電圧差がDC1V未満の場合、メインバッテリーからの入力電圧をDC15Vに昇圧してサブバッテリーに充電します。

最大60A

代替品



品番 EA815YA-51A

コメント 動作状態が遠隔で目視可能に。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.