



品番：EA815YS-34

品名：AC100V バッテリー充電器

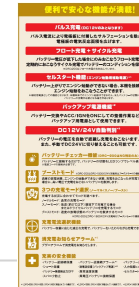

販売価格	23,800円(税抜)／26,180円(税込)		
カタログ価格	23,800円(税抜)／26,180円(税込)		
在庫数	最新在庫：2（2025/08/20 04:32現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0275ページ		

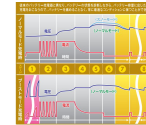

仕様

メーカー	セルスター工業 (CELLSTAR)	型番	DRC-1500
用途	オートバイ・軽自動車・普通自動車・トラック・小型船舶・大型トラックの充電に	入力電圧	AC100V (50/60Hz)
定格電流	10A	出力電圧	ノーマルモード:DC14.7V/29.4V スノーモード:15.5V/31.0V ブーストモード:18.0V
最大出力電流	4A/7A/10A/15A (4つの充電電流選択機能)	セルスタート電流	35A
適合バッテリー	電圧:DC12V/DC24V 容量:30Ah～150Ah(5時間率)	DC12Vバックアップ電源	出力電圧:13.5V/27.0V 出力電流(最大):15A
使用温度範囲	－20～40℃	使用湿度範囲	10～60%
満充電時間	4A時:7～12時間 15A時:8～15時間 (50%の放電状態での目安)	本体サイズ	160(W)×84(D)×260(H)mm ※突起部除く
重量	1675g	コード長	電源コード:1.8m 充電出力コード:1.8m
保護機能	有		
開放/密閉型			

バッテリーを接続して、電源を入れるだけの8段階自動充電制御機能付き。(手動切替も可能) 誰でも簡単、安全、安心
充電する状況に合わせて3つの充電モード選択 ノーマルモード:通常の充電モード スノーモード:低温(約0℃以下)環境下で充電するモード ブーストモード:過度の放電状態のバッテリーを救済するモード
カンタン操作でエンジンを始動! セルスタート機能搭載!
バッテリー上がりでエンジンが始動できない場合、3ステップでエンジンを再始動! 1.バッテリーに繋ぐ 2.コンセントに差し込む 3.充電電流と充電モードを選択!
アイドリングストップ車専用バッテリー充電対応 ※但し、バッテリーの状態によっては満充電にならない場合があります。
バッテリーに接続するだけで、バッテリーの状態をLEDランプでレベル表示するバッテリーチェッカー機能搭載
過度の放電状態、エンジンの始動ができない状態、充電を行ったが充電できなかった場合に、高い電圧で充電をおこないバッテリーを救済するブーストモード(DC12Vのみ)
ブザーアラームで満充電をお知らせします
充実の安全機能! バッテリー逆接続保護・ショート保護・スパーク防止・電圧バッテリー接続保護 入力保護ヒューズ(内蔵)・過電流保護(バックアップ電源) バッテリー逆接続アラーム・バッテリー無接続出力OFF・異常温度保護 バッテリー異常表示・セルスタート出力保護
安全に使えて、壁掛け収納もできる!
壁掛けなど収納に便利な紐通し穴付き
すべり止めクッション付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.