


品番 : EA815ZG-3

品名 : AC100V→AC115V・125V/3.0KVA 昇圧トランス

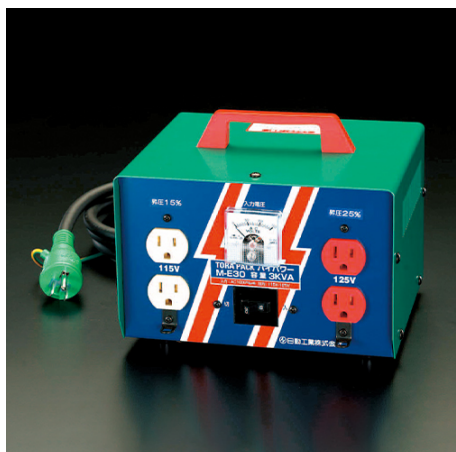

販売価格	45,300円(税抜) / 49,830円(税込)		
カタログ価格	45,300円(税抜) / 49,830円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/13 17:08現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0052ページ0226ページ0867ページ		



カタログ訂正 26/05/27 サイズ/重量の訂正。誤:220x190x180(H)mm/10kg、正:220x190x183(H)mm/9.5kg(No.57 9025)

仕様

メーカー	日動工業	型番	M-E30
入力電圧	単相100V	アース	あり
入力プラグ	ポッキンプラグ	出力電圧	115V・125V
出力コンセント	4個(115V:15%×2、125V:25%×2)	電線種	SVCT 3.5mm ² ×3心
コード長	1.8m	容量	3.0kVA
保護機能	安全ブレーカー(30A)	サイズ	220×190×183(H)mm
重量	9.5kg		

屋内昇圧専用型

標準型(連続定格)

電圧ドロップ即解消! 工具やモーターの焼損、機能低下を防ぐ昇圧専用型トランス

※電圧を15%・25%昇圧する製品です。出力電圧は入力電圧に比例します。

電圧を100V一定に保つものではありません。

15%・25%以上降下した場合は100Vになりません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.