


品番：EA818-11

品名：φ100mm サイザルバフセット(オフセット型)

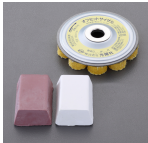

販売価格	4,900円(税抜)／ 5,390円(税込)			
カタログ価格	4,900円(税抜)／ 5,390円(税込)			
在庫数	最新在庫: 3 (2025/05/12 18:21現在)			
商品入数	1	販売単位	St	
カタログページ	1012ページ			



仕様

＜セット内容＞	オフセットサイゼル 粗磨き用バフ研磨剤(ピンク) 仕上げ用バフ研磨剤(ホワイト) 各1個	回転数	9000～12000rpm
用途	・金属一般仕上げ(ステンレス材 #400研磨仕上げ) ・溶接ビード部の仕上げ ・フレキシブルサンダに替わる研磨	サイズ	オフセットサイゼル:本体直径: 100mm サイザル径:約22mm 穴 径:15mm 厚 み:約15mm 粗磨き用バフ研磨剤: 60×40×20(t)mm 仕上げ用バフ研磨剤: 60×40×20(t)mm
総重量	295g	特長	・従来のポータブル研磨工具より高 速回転で研磨可能 ・ユニットタイプのため、加工物への なじみ性があると同時にバフ面が固ま りにくく安定した研磨効果が得られま す。 ・バフ研磨剤の選定により、#240の 研磨目を除去する粗磨きから、#400 相当までの研磨仕上げが可能です。

使用方法	・オフセットサイザルは、ディスクグラインダに取付けて使用します。 ・使用時には、本体回転方向を合わせて、高速用（12000rpm）及び低速用（9000rpm）でご使用下さい。 ・低速用グラインダを使用することで、バフ研磨剤の付着性、保持性が良くなり、より効果的な研磨が行えます。 ・使用時には、バフ研磨剤を塗布して研磨作業を行います。 ・研磨剤を万力などに固定し、オフセットサイザルを研磨剤に軽く押し付けて下さい。 ・または、軽く研磨して被研磨物を温めてから、研磨剤を被研磨物に押し付けて下さい。		
-------------	---	--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.