 



品番：EA818E-100

品名：38.1mm ダイヤモンドカッター



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 8,620円(税抜) / 9,482円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 8,620円(税抜) / 9,482円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/05/26 01:58現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 0861ページ                      |      |   |

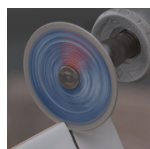

## 仕様

|       |              |        |                    |
|-------|--------------|--------|--------------------|
| メーカー  | DREMEL(ドレメル) | 型番     | EZ545MAX           |
| 用途    | 硬質材料の切断・研磨   | 刃径     | 38.1mm             |
| 刃厚    | 0.6mm        | 最大加工深さ | 14mm               |
| 最大回転数 | 35,000rpm    | 材質     | 1095高炭素鋼(ダイヤモンド粒子) |
| 形状    | ホイール         |        |                    |

### ★EZロック方式★

「引く」「回す」「取り外す」の3ステップでアクセサリーを着脱  
レンチを使用せずにアクセサリーを簡単に交換できます。

大理石、コンクリート、レンガ、磁器、セラミック、石膏ボード、硬質木材などの切断に最適

アーバーはEA818E-139をご使用ください。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.