


品番：EA818E-215

品名：9.5x10.0mm/3.2mm軸 軸付砥石

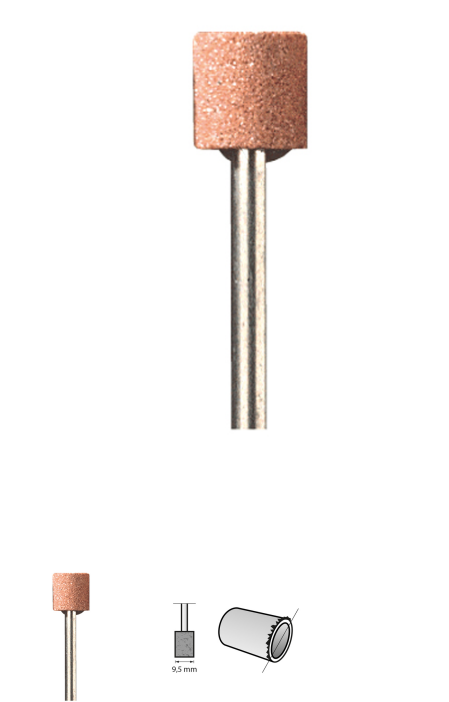

販売価格	530円(税抜)／ 583円(税込)		
カタログ価格	530円(税抜)／583円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2026/02/13 14:03現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0860ページ		

仕様

メーカー	DREMEL(ドレメル)	型番	8175
用途	刃付け・バリ取り・一般的な研削	軸径	3.2mm
直径	9.5mm	高さ	10mm
全長	40mm	最大回転数	25,000rpm
材質	酸化アルミ		
鋳造時や切断後の金属のバリ取り、溶接継手の研磨、リベットの研削や錆取りに使用可能			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.