


品番 : EA818E-307

品名 : #60/12.7mm/3.2mm軸 アーバー(研磨リング付)

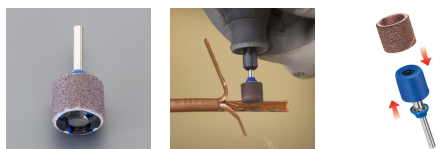

販売価格	1,060円(税抜) / 1,166円(税込)		
カタログ価格	1,060円(税抜) / 1,166円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/10 04:40現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0860ページ		



#### 仕様

メーカー	DREMEL(ドレメル)	型番	EZ407
用途	木材や金属の研磨	軸径	3.2mm
直径	12.7mm	高さ	13.1mm
全長	36mm	粒度	#60
最大回転数	35,000rpm		
研磨リング付き			
レンチレスでサンディングバンドの取付け可能			
木材、プラスチック、グラスファイバー、アルミニウムなどの研磨・仕上げ磨き、スチールなどの金属の錆の除去、ゴム表面の成形に使用できます。			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.