


品番 : EA818E-415

品名 : 7.9x10.92mm/3.2mm軸 口-トリ-カッター

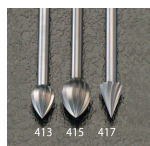

販売価格	1,140円(税抜) / 1,254円(税込)		
カタログ価格	1,140円(税抜) / 1,254円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/24 19:19現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0860ページ		



#### 仕様

メーカー	DREMEL(ドレメル)	型番	124
用途	面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け	軸径	3.2mm
刃径	7.9mm	刃長	10.92mm
全長	38mm	最大回転数	35,000rpm
材質	HSS	形状	フレーム
入数	1本		

軟質金属やプラスチック、木材の面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け、またテーパ状の穴を開けるのに使用します。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.