


品番 : EA818E-63B

品名 : 3.2x14.3mm/3.2mm軸 [TiNコート]超硬カッター

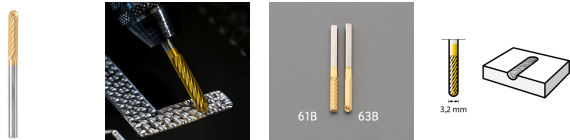

販売価格	1,760円(税抜) / 1,936円(税込)		
カタログ価格	1,760円(税抜) / 1,936円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/03 07:37現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0860ページ		



#### 仕様

メーカー	DREMEL(ドレメル)	型番	9903MAX
用途	面取りや材料除去	軸径	3.2mm
刃径	3.2mm	刃長	14.3mm
全長	39mm	最大回転数	35,000rpm
材質	タングステンカーバイド	形状	ボールノーズ

金属、硬化鉄、セラミック、鋳鉄、プラスチック、硬質木材などの硬い材料の面取り、仕上げや磨きに最適

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.