
 


品番：EA818E-81A

品名：φ0.8mm/3.2mm軸 エングレービングカッター

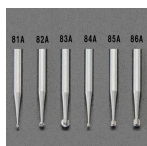

販売価格	880円(税抜) / 968円(税込)		
カタログ価格	880円(税抜) / 968円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/26 17:33現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0860ページ		




#### 仕様

メーカー	DREMEL(ドレメル)	型番	105N
用途	繊細な文字彫りや彫刻・ルーター加工	軸径	3.2mm
刃径	0.8mm	刃長	0.73mm
全長	45mm	最大回転数	35,000rpm
材質	ハイス	形状	ボール

木材やガラスファイバー、プラスチック、軟質金属に繊細な文字彫りや彫刻、ルーター加工に適しています。

#### 代替品

	品番	EA819WM-101
	コメント	2.35mm軸/0.8・1.0・1.2mmのセット

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.