


品番：EA818MB-2A

品名：2000-50000rpm マイクロラインダ- (超高速型)

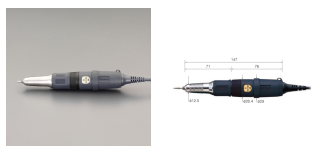

販売価格	63,000円 (税抜) / 69,300円 (税込)		
カタログ価格	63,000円 (税抜) / 69,300円 (税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/25 12:12現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0862ページ		



仕様

メーカー	ミニター	型番	V112HS
無負荷回転数	2000~50000rpm	入力電圧	3~30DCV
無負荷電流	0.45DCA	最大トルク	2.3cN・m
コレットチャック	装着: φ3.0mm 付属: φ2.34mm	全長	147mm
重量	187g	付属品	スリーブコレットφ2.34 ×1個 カーボンブラシ ×1セット(2ヶ)

ショートタイプ

超高速型

●手元スイッチ

ハンドピースの中ほどにあり、片手での操作が可能
頻繁にON/OFF操作を行う作業、パワーパックから離れて行う作業に便利

●識別対応機能

パワーパックのハンドピース識別機能に対応
ハンドピース毎に最適な制御で利用可能

●高精度

世界屈指の高精度で精密加工に最適

●セパレートタイプ

ヘッドとモーターが分割できるセパレートタイプ

作業に合わせヘッドのみ、モーターのみの交換が可能

●センタンツールワンタッチ着脱機構

センタンツールの交換に専用工具を必要とせず、ワンタッチでスピーディーに行えます。

別途パワーパックEA818MA-1A・EA812MA-1B・(旧)EA818MB-1Aをご使用ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.