


品番：EA819AD-32A

品名：# 40 30x15mm/3mm軸 フラップホイール

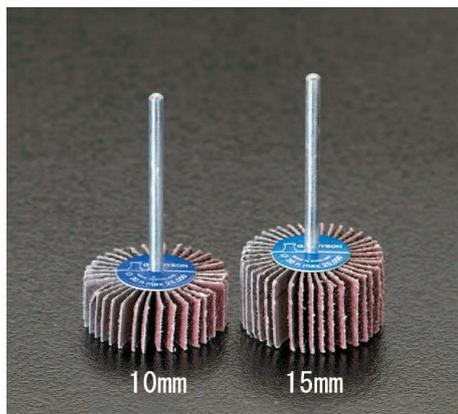

販売価格	525円(税抜) / 578円(税込)		
カタログ価格	525円(税抜) / 578円(税込)		
在庫数	最新在庫: 46 (2026/03/17 10:35現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0926ページ		



**フラップホイール**  
あらゆる素材の表面研磨に対応  
高回転の力で、最も効果的に磨き上げの  
フラップホイールです。  
● 磨き面の磨き残りや傷の防止  
● 高硬度の磨き残りや傷の防止  
● 磨き残りや傷の防止  
● 磨き残りや傷の防止

鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に

#### 仕様

軸径	3mm	直径	30mm
最大回転数	25000rpm	軸長	38mm
入数	1本入り	高さ	15mm
砥粒	アルミ酸化物	粒度	#40

鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.